

Beschreibung

Der MyHOME-Server dient als Schnittstelle zum MyHOME_Up-System (1) mittels App „MyHOME_Up“ für Smartphones und Tablets (erhältlich für Android und iOS in den jeweiligen Online-Stores). Das Gerät erlaubt das:

Inbetriebnahmemöglichkeiten mit dem MYHOMESERVER1 über die App MyHome_Up (2)

- Beleuchtung
- Rollläden
- Temperaturregelung
- Energy Management
- Hometouch (Art. 3488)
- Erstellen von Szenarien
- Das Beschallungssystem von NUVO wird über eine eigene App in Betrieb genommen

Steuerungsmöglichkeiten mit dem MYHOMESERVER1 über die App MyHome_Up

- Beleuchtung
- Rollläden
- Temperaturregelung
- Energy Management
- Beschallungssystem NUVO
- Erstellen von Szenarien
- Systeme von Drittanbietern (3)

⁽¹⁾ Der MyHOME-Server ist mit der App „MyHome_Up“ verwendbar, dient aber auch als Gateway für die virtuelle Programmierung mittels Software „MyHome_Suite“.

⁽²⁾ Die Auflistung jener Geräte die mit dem MyHOME-Server kompatibel sind, finden Sie auf den Folgeseiten.

⁽³⁾ Zum Beispiel Anbindungen an Philips HUE, LIFX, SONOS, etc.

ANMERKUNG: MyHome_Up kann bis zu 175 Aktorkanäle verwalten. Sollten mehr Schaltausgänge benötigt werden, kann im Vorfeld auf die Konfiguration mit „MyHome_Suite“ zurückgegriffen werden.


Technische Daten

Spannungsversorgung vom SCS BUS:	18 - 27 V DC
Zusatzspannungsversorgung (optional):	18 - 27 V DC
Stromaufnahme vom SCS BUS ohne Zusatzspannungsversorgung:	130 mA max
Stromaufnahme vom SCS BUS mit Zusatzspannungsversorgung:	3 mA max
Stromaufnahme von der Zusatzspannungsversorgung:	160 mA max
Betriebstemperatur:	5 – 35 °C
Standardmäßig festgesetzte IP-Adresse:	DHCP
Zugriff auf die Web-Oberfläche des Servers zwecks Dokumentation und Back-Up:	https://festgelegteIP-Adresse:3443

Abmessungen

6 Teilungseinheiten DIN

Vorderansicht

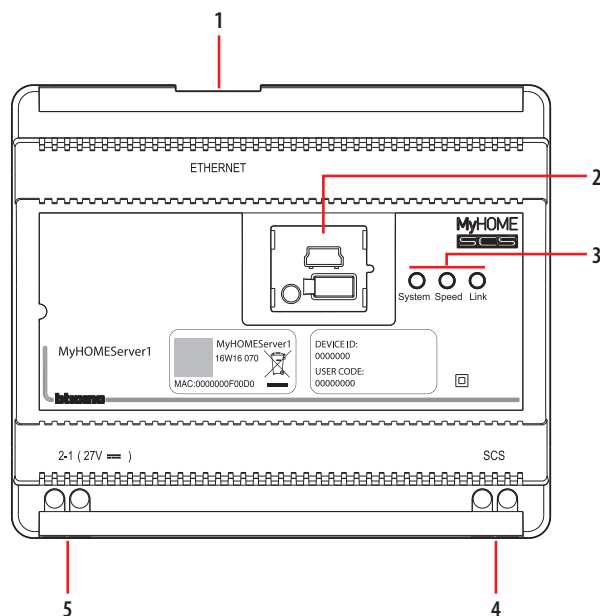

Legende

1. RJ45 für Ethernet LAN 10/100 MBit
2. Unter der Abdeckung befinden sich:
 - USB-Anschluss
 - RESET-Taste (für die Änderung auf DHCP 10 s gedrückt halten)
3. LED-Anzeige:
 - Speed: Verbindungsgeschwindigkeit: EIN = 100 Mbit/s
AUS = 10 Mbit/s
 - Link: EIN signalisiert, dass ein Netzwerk gefunden wurde
 - System: Beim Anschließen der Spannungsversorgung schaltet sich die LED ein und wieder aus. Beim nächsten Einschalten der LED wird signalisiert, dass der MyHOME-Server bereit ist.
4. 2-Draht BUS zur Verbindung mit dem MyHOME-System
5. Eingang für optionale Zusatzspannung (27 V DC)

Geräte die direkt mit dem MyHome-Server verbunden werden können

Beschreibung	Legrand-Best.Nr.	Produktionsdatum:	Bticino-Best.Nr.	Produktionsdatum:
Szenentaster			L4680	09W08
			N4680	09W08
			NT4680	09W08
			HC4680	09W08
			HD4680	09W08
			HS4680	09W08
SCS/SCS-Interface			F422	12W20
Szenentaster 8-fach			LN4652	alle
			H4652	alle
Tastsensor 2-modulig	067552	alle	H4652/2	09W40
			L4652/2	09W40
Tastsensor 3-modulig			L4652/3	09W40
			H4652/3	09W40
Tastsensor für Sonderfunktionen	067553	alle	L4651M2	08W41
			H4651M2	08W41
REG-Aktor 1-fach 16A			F411U1	alle
REG-Aktor 2-fach 10A			F411U2	alle
REG-Aktor 1-fach 16A			F411/1N	09W13
REG-Aktor 2-fach 10A			F411/2	09W04**
REG-Aktor 2-fach 16A			BMSW1002	alle
REG-Aktor 4-fach 16A			BMSW1003	alle
REG-Aktor 4-fach 6A			F411/4	09W04*
REG-Aktor 8-fach 16A			BMSW1005	alle
REG-Dimmaktor 1 – 10V			F413N	09W14
Einbau-Tasterschnittstelle			3477	10W04
Reiheneinbau-Tasterschnittstelle			F428	09W50

* Wenn das Gerät am Ausgang von Interface F422 angeschlossen wird, darf das Produktionsdatum 15W25 nicht unterschreiten.

** Wenn das Gerät am Ausgang von Interface F422 angeschlossen wird, kann es nicht mittels APP zugeordnet werden. Es wird empfohlen, das Gerät durch F411U2 zu ersetzen.

Beschreibung	Legrand-Best.Nr.	Produktionsdatum:	Bticino-Best.Nr.	Produktionsdatum:
REG-Dimmer 1000 VA			F416U1	alle
REG-Dimmer 1000 W			F414	09W29
REG-Dimmer 400 VA			F415	09W22
REG-Dimmer 2 x 400 VA			F417U2	alle
REG-Dimmer 300 VA			F418	alle
REG-Dimmer 2 x 300 VA			F418U2	alle
Glas-Touchsensor 3-modulig			HC4657M3 HD4657M3 HS4657M3	11W09 11W12 11W12
Glas-Touchsensor 4-modulig			HC4657M4 HD4657M4 HS4657M4	11W12 11W12 11W14
SCS-DALI Gateway			F429	10W20
Mini-Aktor			3475	12W31
UP-Aktor 2-fach	067561	alle	H4672M2 LN4672M2	alle alle
Mini-Aktor mit Tastereingang			3476	12W39
UP-Aktor 2-fach	067556	alle	LN4671M2	alle
REG-Dimmer 0 – 10 V			BMDI1001	alle
Green Switch Dual Tech	067226	alle	L4658N N4658N NT4658N HC4658 HD4658 HS4658	alle alle alle alle alle alle
UP-Bewegungsmelder PIR	067225	alle	L4659N N4659N NT4659N HC4659 HD4659 HS4659	alle alle alle alle alle alle
Deckenbewegungsmelder Dual Tech			BMSE3003	alle
AP-Bewegungsmelder IP55 PIR	048834	alle		
Memorymodul			F425	10W01

Anschlussbeispiel: MyHome-Hausautomation mit MYHOMESERVER1, Hometouch und Anbindung an eine 2-Draht Videosprechanlage.

